

[全製品](#) / [オプティクス](#) / [光学フィルター](#) / [ショートパスフィルター](#)

IRカットフィルター



- 710nm のカットオフ波長
- 円形と矩形の形状オプション
- 様々なサイズをラインナップ

共通仕様

物理的および機械的特性

 有効径 CA (%): ≥ 90

光学的特性

カットオフ波長 (nm): 710.00

 基板: [BOROFLOAT®](#)

コーティング: Traditional Coated

 屈折率 (n_d): 1.472


表面品質 (キズ-ブツ): 80-50

 コーティングスペック:
 Surface 1: T=50% @
 710±30nm, $T_{avg} > 85\%$ @
 480 - 680nm, $T_{avg} < 10\%$
 @ 740 - 1200nm
 Surface 2: $\lambda/4$ MgF₂

波長範囲 (nm): 480 - 1200

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C): <250

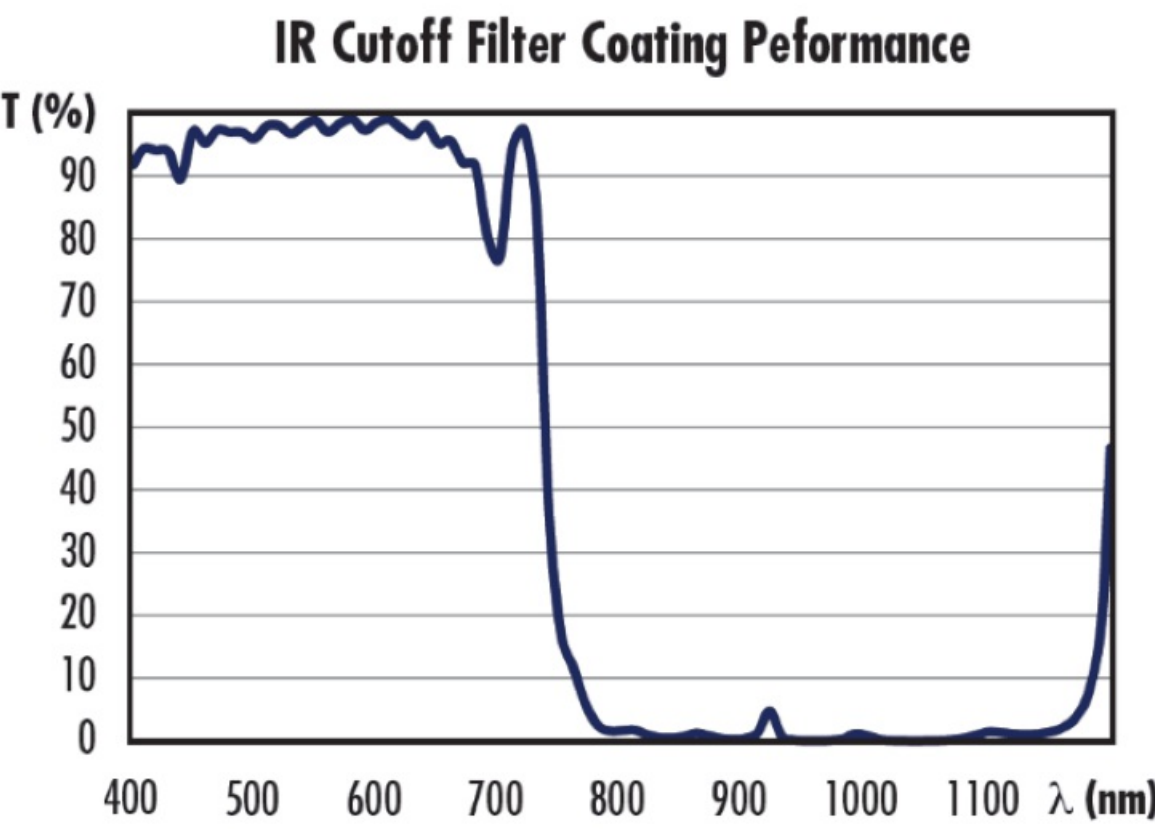

製品

寸法 (mm)	直径 (mm)	カットオフ波長 (nm)	波長範囲 (nm)	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
-	12.50	710.00	480 - 1200	#55-234	¥5,665 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
12.5 x 12.5	-	710.00	480 - 1200	#55-235	¥5,665 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	15.00	710.00	480 - 1200	#53-708	¥6,283 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
15.0 x 15.0	-	710.00	480 - 1200	#53-709	¥6,283 購入数量別価格	お問い合わせ
-	20.00	710.00	480 - 1200	#55-236	¥6,283 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
20.0 x 20.0	-	710.00	480 - 1200	#55-237	¥6,283 購入数量別価格	4 個 在庫有
-	25.00	710.00	480 - 1200	#53-710	¥6,901 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
25.0 x 25.0	-	710.00	480 - 1200	#53-711	¥6,901 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	710.00	480 - 1200	#54-517	¥12,566 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	710.00	480 - 1200	#54-516	¥12,566 購入数量別価格	14 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com