

[全製品](#) / [顕微鏡関連製品](#) / [無限補正対物レンズ](#)

## ミットヨ M Plan APO シリーズ 無限補正対物レンズ [Mitutoyo](#) の更なる情報へ



- 長作動設計
- 明視野観察用
- 高品質プランアポクロマートデザイン
- 視野全体にわたりフラットな像面


### 共通仕様

#### 概要


対応する結像レンズの焦点距離 (mm):	Focal Length: 200mm	メーカー:	Mitutoyo
<b>光学的特性</b>			
対応するカバーガラス厚 (mm):	N/A	波長範囲 (nm):	435 - 655
同焦距離 (mm):	95	液浸:	N/A
<b>センサー</b>			
許容最大センサーフォーマット:	2/3"		
<b>ねじ径 &amp; 固定</b>			
固定用ねじ径:	M26 x 36 TPI		
<b>環境および耐久性的要素</b>			
動作温度 (°C):	+5 to +40	湿度条件:	20 - 80%

## 技術情報



### Transmission of Mitutoyo Plan Apo Long Working Distance Objectives

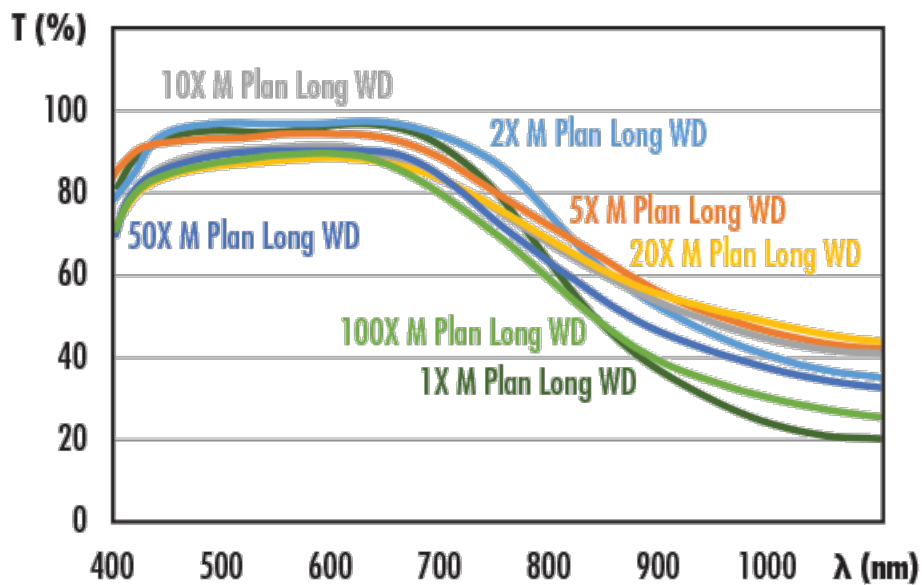

### Transmission of Mitutoyo Plan Apo SL Series Objectives

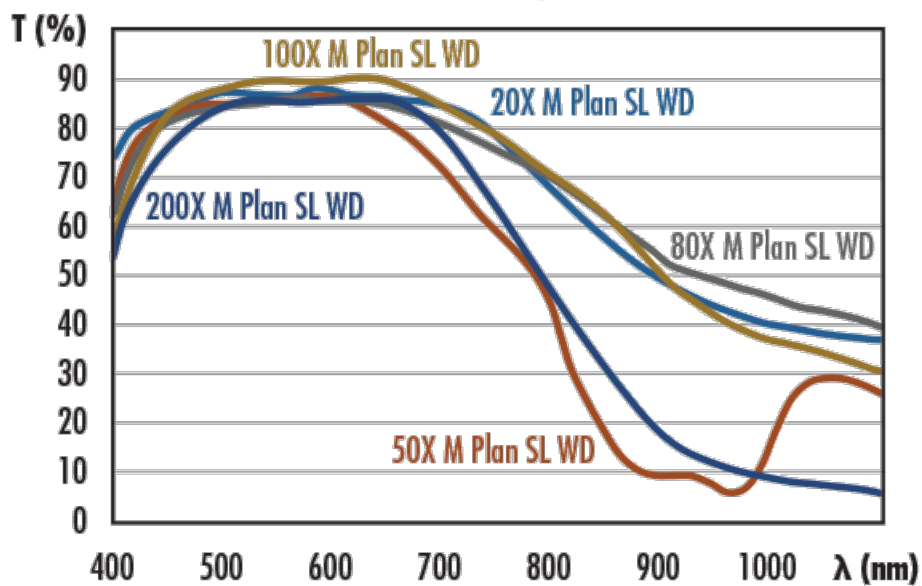

## Typical Transmission for M Plan Apo

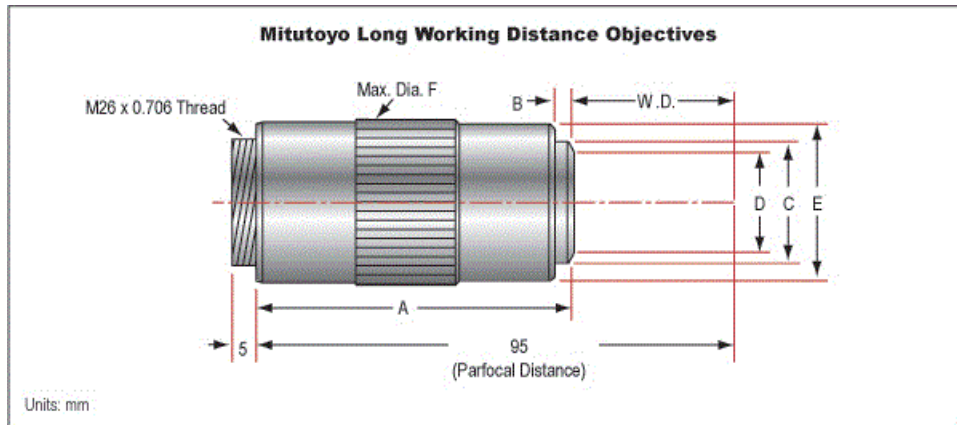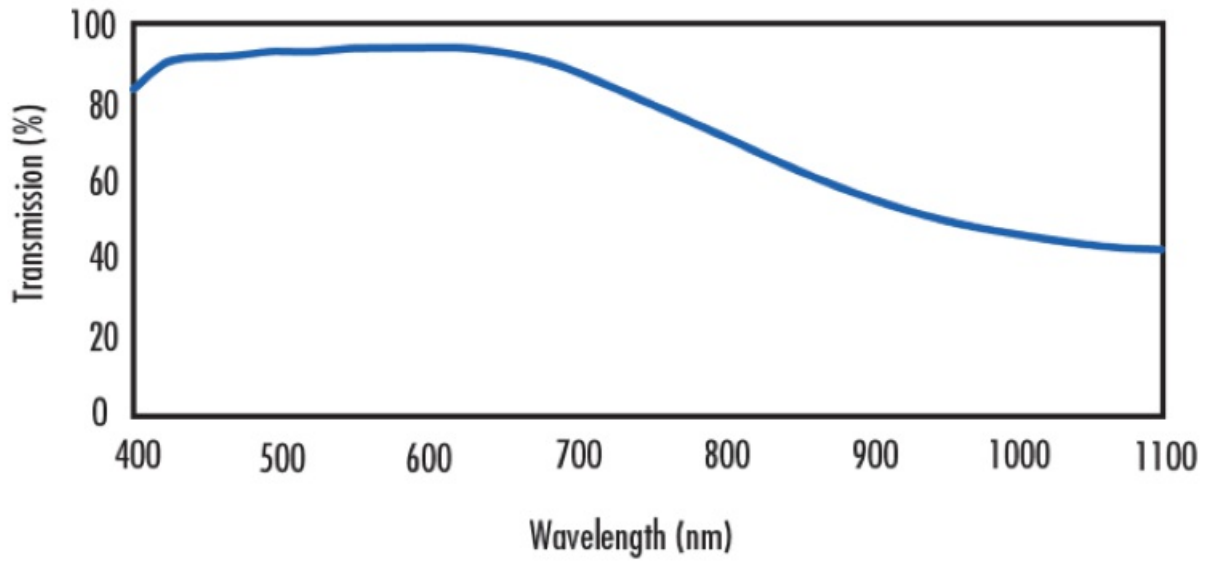

## 製品

倍率	NA	焦点距離 FL (mm)	作動距離 WD (mm)	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
1X	0.03	200.00	11.0	<a href="#">#58-235</a>	¥221,000	お問い合わせ
2X	0.06	100.00	34.0	<a href="#">#46-142</a>	¥72,800	4 個 在庫有
5X	0.14	40.00	36.5	<a href="#">#46-143</a>	¥44,100	3 個 在庫有
5X	0.21	40.00	25.5	<a href="#">#34-247</a>	¥336,000	お問い合わせ
7.5X	0.21	26.67	35.0	<a href="#">#66-383</a>	¥92,650	1 個 在庫有
10X	0.28	20.00	34.0	<a href="#">#46-144</a>	¥60,700	2 個 在庫有
10X	0.42	20.00	15.0	<a href="#">#58-236</a>	¥520,800	お問い合わせ
20X	0.28	10.00	30.5	<a href="#">#46-398</a>	¥160,000	3 個 在庫有
20X	0.42	10.00	20.0	<a href="#">#46-145</a>	¥138,000	2 個 在庫有
50X	0.42	4.00	20.5	<a href="#">#46-399</a>	¥243,000	1 個 在庫有
50X	0.55	4.00	13.0	<a href="#">#46-146</a>	¥232,050	1 個 在庫有
50X	0.75	4.00	5.2	<a href="#">#58-237</a>	¥416,850	1 個 在庫有
100X	0.55	2.00	13.0	<a href="#">#46-401</a>	¥347,550	1 個 在庫有
100X	0.70	2.00	6.0	<a href="#">#46-147</a>	¥324,450	お問い合わせ
100X	0.90	2.00	1.3	<a href="#">#58-238</a>	¥474,600	お問い合わせ



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)