

[全製品](#) / [イメージングレンズ](#) / [テレセントリックレンズ](#)

TECHSPEC® PlatinumTL™ テレセントリックレンズ



- 高解像力なF6デザインの計測用両側テレセントリックレンズ
- 35メガピクセル (2.8 μ mのピクセルサイズ) までに対応
- APS-C対応のC, M42 or Fマウントレンズ
- 0.28X から 1.7X までの倍率

共通仕様

概要

シリーズ: PlatinumTL™ Series

物理的および機械的特性

アイリスオプション: Variable

光学的特性



素子枚数 (群数): 10 (7) 絞り範囲 (Fナンバー): f/6 - f/22

コーティング: 425 - 675nm BBAR

センサー

Pixel Size (μ m): 2.74

技術情報

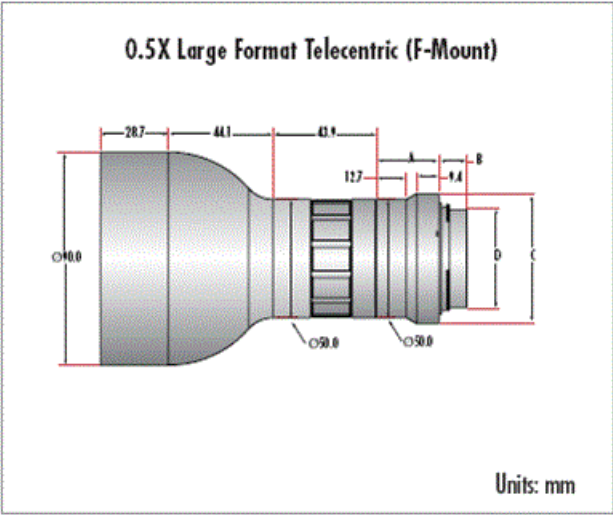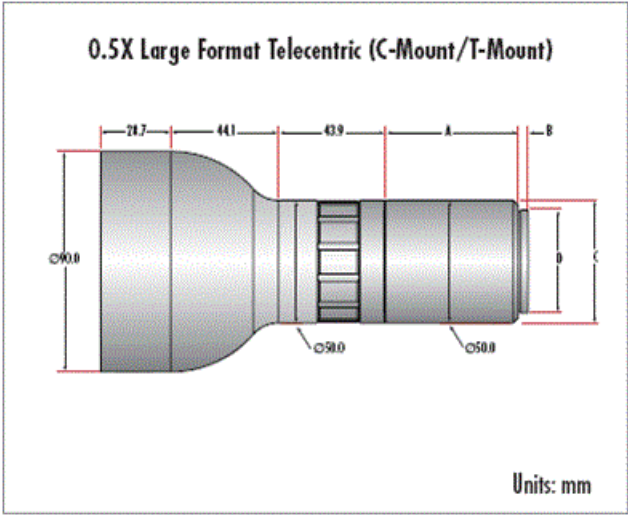

製品

Magnification	対応センサーフォーマット	実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm)	Fナンバー	WD (mm)	マウント	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
0.28	2/3"	31.4 x 23.6	f/6 - f/22	180.00	C-Mount	#62-933	¥213,400	11 個 在庫有
0.28	APS-C	80.0 x 60.0	f/6 - f/22	182.00	F-Mount	#62-922	¥533,200	20+ 個 在庫有
0.28	APS-C	80.0 x 60.0	f/6 - f/22	182.00	M42 x 1.0	#62-923	¥533,200	お問い合わせ
0.28	APS-C	80.0 x 60.0	f/6 - f/22	182.00	M42 x 1.0	#62-924	¥533,200	11 個 在庫有
0.28	APS-C	80.0 x 60.0	f/6 - f/22	182.00	TFL-Mount	#16-748	¥611,100	20+ 個 在庫有
0.50	2/3"	17.6 x 13.2	f/6 - f/22	173.00	C-Mount	#62-932	¥159,700	20+ 個 在庫有
0.50	APS-C	44.8 x 33.6	f/6 - f/22	175.00	F-Mount	#62-912	¥298,800	8 個 在庫有
0.50	APS-C	44.8 x 33.6	f/6 - f/22	175.00	M42 x 1.0	#62-913	¥298,800	20+ 個 在庫有
0.50	APS-C	44.8 x 33.6	f/6 - f/22	175.00	M42 x 1.0	#62-914	¥298,800	お問い合わせ
0.50	APS-C	44.8 x 33.6	f/6 - f/22	175.00	TFL-Mount	#16-749	¥427,700	2 個 在庫有
0.90	APS-C	24.9 x 18.7	f/6 - f/22	111.00	F-Mount	#62-902	¥245,000	5 個 在庫有
0.90	APS-C	24.9 x 18.7	f/6 - f/22	111.00	M42 x 1.0	#62-903	¥245,000	お問い合わせ
0.90	APS-C	24.9 x 18.7	f/6 - f/22	111.00	M42 x 1.0	#62-904	¥245,000	1 個 在庫有
0.90	APS-C	24.9 x 18.7	f/6 - f/22	111.00	TFL-Mount	#16-750	¥351,400	20+ 個 在庫有
1.70	2/3"	5.2 x 3.9	f/6 - f/22	123.00	C-Mount	#63-232	¥219,600	20+ 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com