

[全製品](#) / [オプティクス](#) / [ウインドウ & 拡散板](#) / [UV & IR用ウインドウ](#)

臭化カリウム (KBr) ウインドウ



- 250nm – 26μmまでに卓越した透過率
- 機械的衝撃に良好な耐性
- FTIR分光用に最適
- [塩化ナトリウム \(NaCl\) ウインドウ](#)もラインナップ

共通仕様

物理的および機械的特性

面取り:	Protective as needed	端面:	Fine Ground
ヌーブ硬度 (kg/mm ²):	7.00	ポアソン比:	0.20
ヤング率 (GPa):	26.8		


光学的特性

アッベ数 (v _d):	33.64		
コーティング:	Uncoated	屈折率 (n _d):	1.56
基板:	Potassium Bromide (KBr)	表面品質 (キズ-ブツ):	60-40
波長範囲 (nm):	250 - 26000		

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10 ⁻⁶ /°C):	43		
比重 (g/cm ³):	2.753	100gのH ₂ Oにおける溶解性 @ 273K (g):	53.48

技術情報

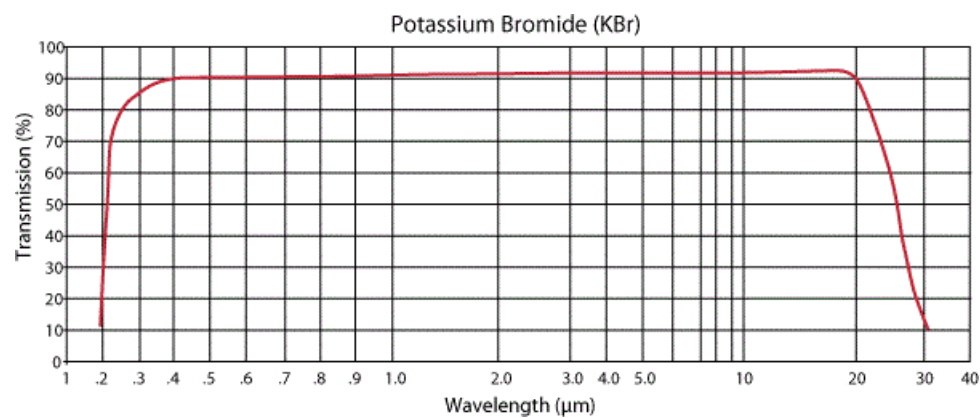

製品

直径 (mm)	全厚 (mm)	コーティング	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
13.00	1.00	Uncoated	#68-804	¥11,639 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
13.00	2.00	Uncoated	#68-805	¥11,639 購入数量別価格	5 個 在庫有
20.00	2.00	Uncoated	#68-806	¥12,154 購入数量別価格	5 個 在庫有
25.00	2.00	Uncoated	#68-807	¥13,699 購入数量別価格	2 個 在庫有
25.00	4.00	Uncoated	#68-808	¥13,699 購入数量別価格	15 個 在庫有
25.00	5.00	Uncoated	#68-809	¥13,699 購入数量別価格	お問い合わせ
32.00	3.00	Uncoated	#68-810	¥14,420 購入数量別価格	3 個 在庫有
50.00	3.00	Uncoated	#68-811	¥39,758 購入数量別価格	14 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com