

[全製品](#) / [顕微鏡関連製品](#) / [無限補正対物レンズ](#)

## ミツトヨ G Plan APO シリーズ ガラス厚補正無限補正対物レンズ

[Mitutoyo の更なる情報へ](#)



- 無限補正 & プランアポクロマートデザイン
- 厚さ3.5mmのガラス越しに対象物を観察
- 超長作動設計
- 真空セル、光ピンセット、冷却原子内の撮像に

# 共通仕様

## 概要

対応する結像レンズの焦点  
距離 (mm): Focal Length: 200mm

メーカー:

Mitutoyo

## 物理的および機械的特性

最大直径 (mm): 34

## 光学的特性

対応するカバーガラス厚  
(mm): 3.5

波長範囲 (nm): 436 - 656

同焦距離 (mm): 96.19

液浸: N/A

## センサー

許容最大センサーフォーマット: 2/3"

## ねじ径 & 固定

固定用ねじ径: M26 x 36 TPI


## 環境および耐久性的要素

動作温度 (°C): +5 to +40

湿度条件: 20 - 80%


# 技術情報

## Transmission of Mitutoyo G Plan Objectives

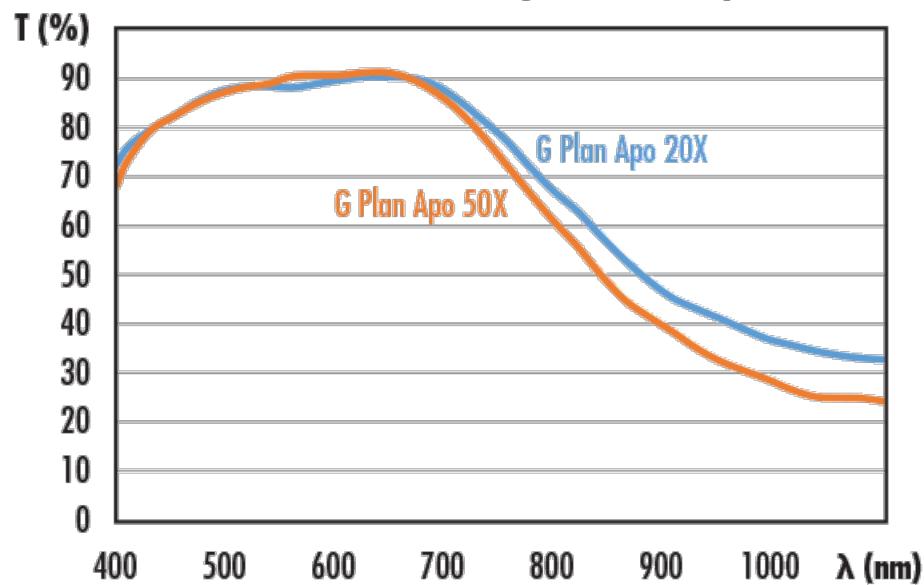


## G Plan Apo 20X

(Working distance): Glass thickness 3.5mm

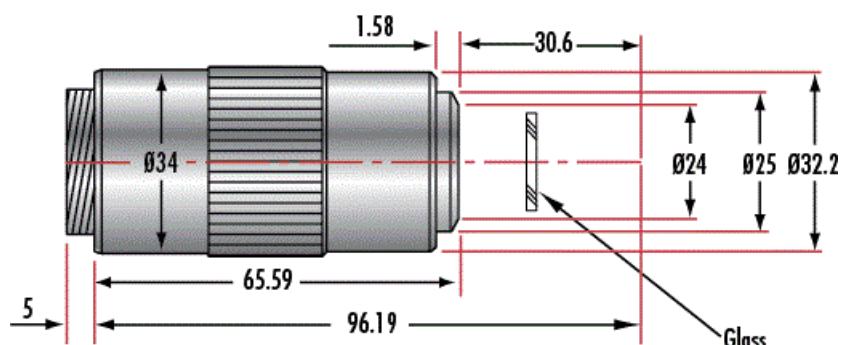

## G Plan Apo 50X

(Working distance): Glass thickness 3.5mm

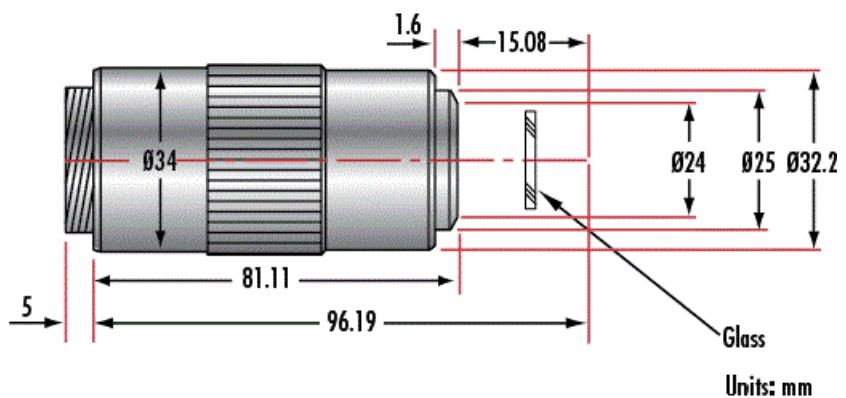

## 製品

倍率	NA	FL (mm)	モデルナンバー	WD (mm)	波長範囲 (nm)	商品コード	価格(税別)	カートに入れる
20X	0.28	10.00	378-847	29.42	436 - 656	<a href="#">#58-175</a>	¥359,100	お問い合わせ
50X	0.50	4.00	378-848-3	13.89	436 - 656	<a href="#">#87-217</a>	¥393,700	お問い合わせ



Copyright 2023, エド蒙ド・オプティクス・ジャパン株式会社  
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F  
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地  
電話: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)