


[全製品](#) / [オプティクス](#) / [光学レンズ](#) / [シリンダーレンズ](#) / [特殊レンズ](#)

ファスト軸コリメーター

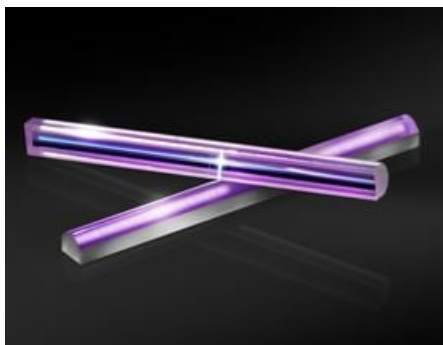

- ファスト軸のコリメーション用に非球面シリンドリカルレンズを採用
- 790~990nm用の標準ARコーティング
- レーザーダイオードのコリメーション用に最適
- [スロー軸コリメーター](#)もラインナップ

共通仕様

物理的および機械的特性

全高公差 (mm):	±0.05	全長 (mm):	12.00
全長公差 (mm):	±0.05	全幅公差 (mm):	±0.01

光学的特性

基板:	S-TiH53	コーティング:	BBAR (790-990nm)
波長範囲 (nm):	790 - 990	コーティングスペック:	$R_{avg} < 1.0\%$ @ 790 - 990nm
基板面精度:	$\lambda/4$	透過率 (%):	>99

技術情報

製品

全長 (mm)	EFL (mm)	基板	コーティング	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
12.00	0.29	S-TIH53	BBAR (790-990nm)	#87-349	¥28,531 購入数量別価格	9 個 在庫有
12.00	0.36	S-TIH53	BBAR (790-990nm)	#87-350	¥28,531 購入数量別価格	8 個 在庫有
12.00	0.59	S-TIH53	BBAR (790-990nm)	#87-351	¥28,531 購入数量別価格	9 個 在庫有
12.00	0.91	S-TIH53	BBAR (790-990nm)	#87-352	¥28,531 購入数量別価格	6 個 在庫有
12.00	1.50	S-TIH53	BBAR (790-990nm)	#87-353	¥28,531 購入数量別価格	20+ 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com