

[全製品](#) / [顕微鏡関連製品](#) / [無限補正対物レンズ](#)

## ZEISS A-Plan プランアクロマート 無限補正対物レンズ [ZEISS](#) の更なる情報へ



- 明視野や蛍光観察アプリケーションに最適
- 卓越した色補正と像面平坦性
- 油浸オプションあり

## 共通仕様

### 概要

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):	Focal Length: 164.50mm	代表的用途:	Fluorescence, BrightField
メーカー:	Zeiss		

### 物理的および機械的特性


最大直径 (mm):	30		
<b>光学的特性</b>			
対応するカバーガラス厚 (mm):	0.17	波長範囲 (nm):	480 - 650
視野数 (mm):	23	同焦距離 (mm):	45.06

### ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:	M27 x 0.75
<b>環境および耐久性的要素</b>	
動作温度 (°C):	+10 to +40

湿度条件: 75% at 35°C

## 技術情報

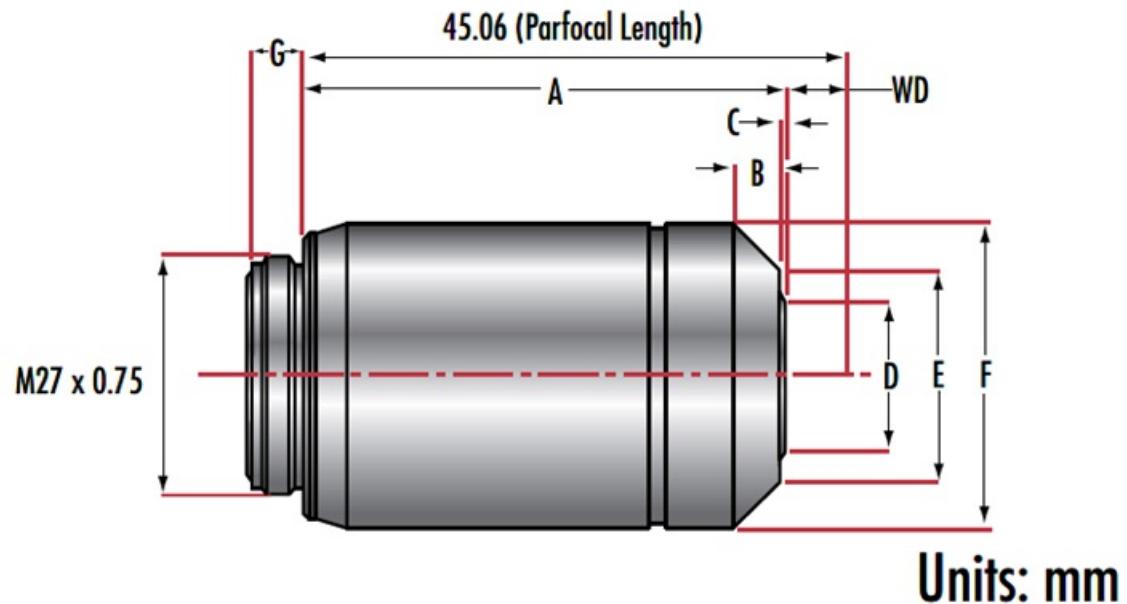

## 製品

倍率	NA	視野数 (mm)	FL (mm)	モデルナン バー	WD (mm)	商品 コード	価格 (税別)	カートに入れる
2.5X	0.06	23	65.80	421020-9900-000	10.4	<a href="#"><u>#13-814</u></a>	¥55,650	2個 在庫有
5X	0.12	23	33.00	421030-9900-000	10.1	<a href="#"><u>#13-815</u></a>	¥40,704	5個 在庫有
10X	0.25	23	16.50	421040-9900-000	4.5	<a href="#"><u>#13-816</u></a>	¥29,786	13個 在庫有
20X	0.45	23	8.20	421050-9900-000	0.46	<a href="#"><u>#13-817</u></a>	¥44,520	13個 在庫有
40X	0.65	23	4.10	421060-9900-000	0.45	<a href="#"><u>#13-818</u></a>	¥64,448	1個 在庫有
63X	0.8	23	2.60	421080-9900-000	0.3	<a href="#"><u>#13-819</u></a>	¥91,266	3個 在庫有
100X	0.8	23	1.60	421090-9800-000	0.97	<a href="#"><u>#13-820</u></a>	¥85,330	お問い合わせ
100X	1.25	23	1.60	421090-9902-000	0.22	<a href="#"><u>#13-821</u></a>	¥111,300	お問い合わせ



Copyright 2023, エド蒙ド・オプティクス・ジャパン株式会社  
 [東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F  
 [秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地  
 電話: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)