

[全製品](#) / [オプティクス](#) / [SCHOTT 製光学製品](#)

SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルター [SCHOTT Optical](#)

[Components](#) の更なる情報へ



- 27種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
- UV, 可視, IR のカットオン波長
- 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意




共通仕様

コーティング:


Uncoated

技術情報


SCHOTT UV Longpass Filters

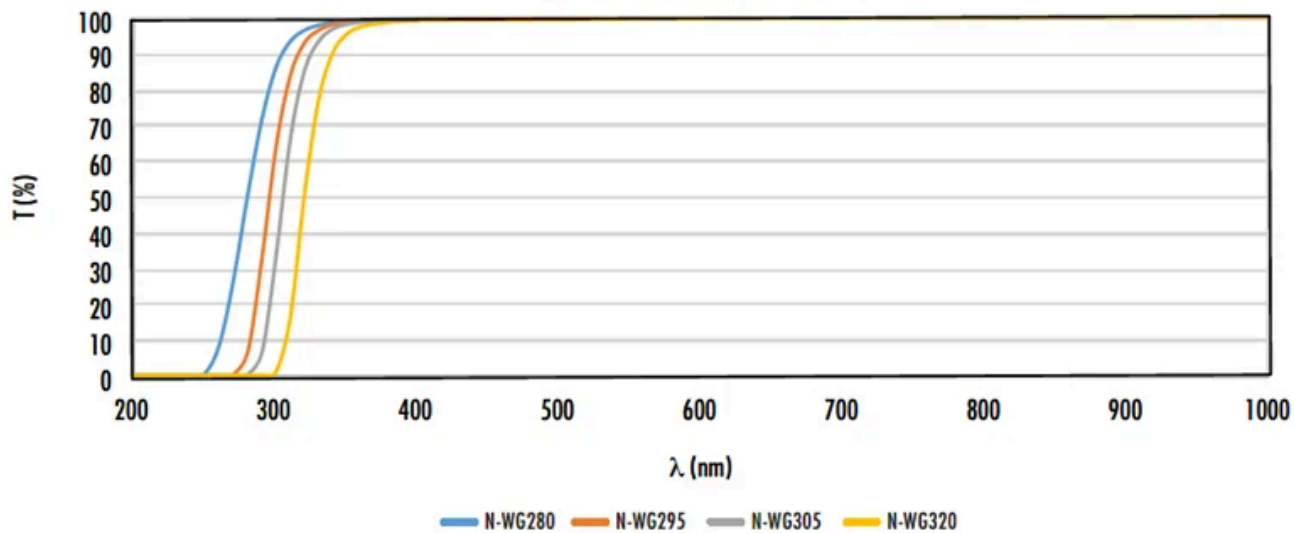

SCHOTT VIS Longpass Filters

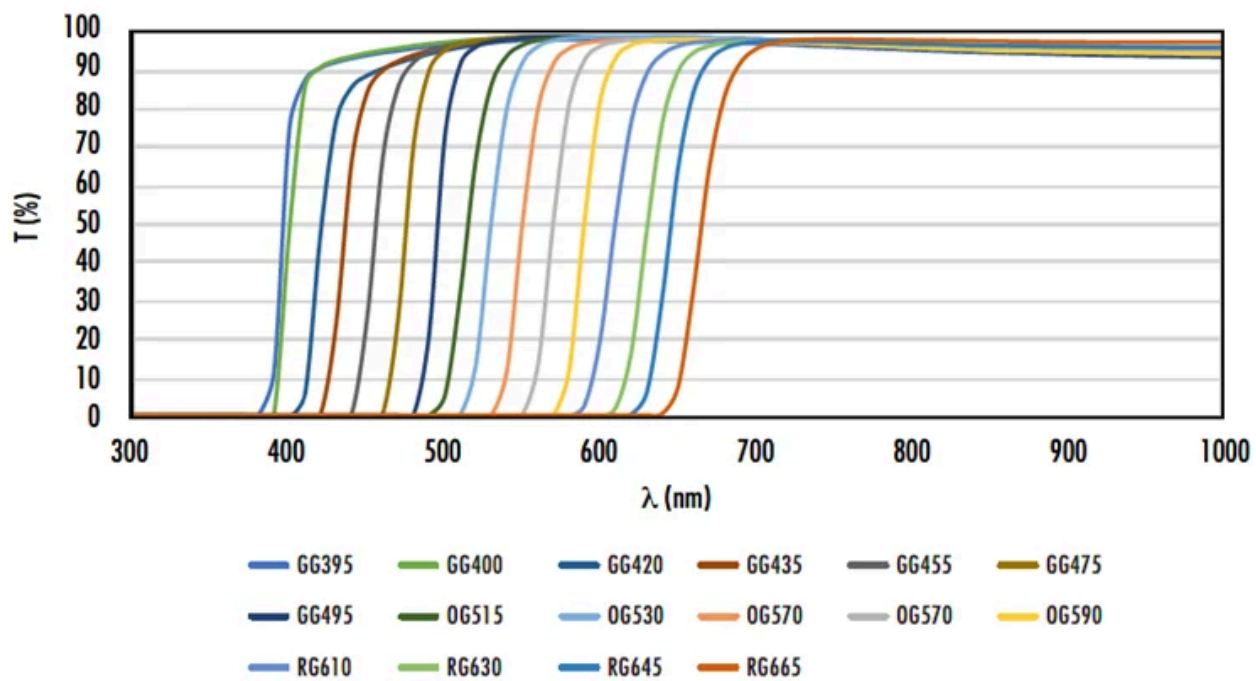

SCHOTT IR Longpass Filters

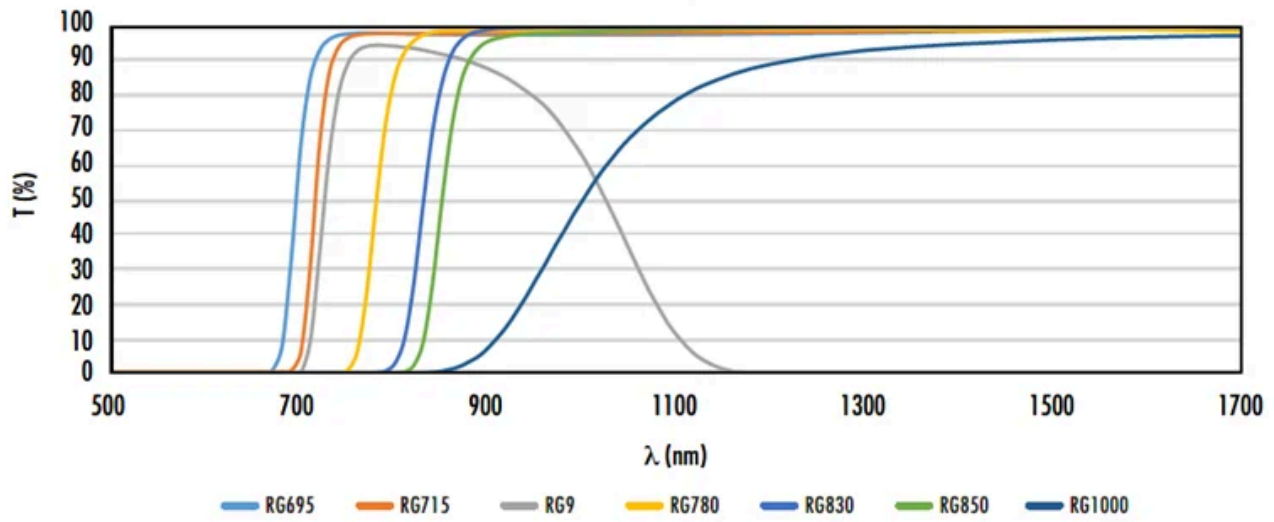

製品

寸法 (mm)	直径 (mm)	ガラス/ フィルタ -No.	カット オン波 長 (nm)	全厚 (mm)	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
-	12.50	SCHOTT WG280	280.00	1.00	#16-403	¥5,200 購入数量別価格	6 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT WG280	280.00	2.00	#16-430	¥5,200 購入数量別価格	7 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT WG280	285.00	3.00	#64-509	¥5,200 購入数量別価格	3 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT WG280	285.00	3.00	#64-510	¥6,450 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT WG280	285.00	3.00	#66-071	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG280	280.00	1.00	#14-460	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG280	280.00	2.00	#14-461	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG280	280.00	3.00	#14-462	¥12,950 購入数量別価格	6 個 在庫有

50.8 x 50.8	-	SCHOTT WG280	285.00	3.00	#64-511 在庫処分品	¥8,350	3 個 在庫有
-------------------	---	-----------------	--------	------	-------------------------------	--------	---------

—
在庫
処分
品
数量
限定
のため、
製品の掲
載が
消え
る前
にお
買い
求め
くださ
い。
製造
不良
以外の返
品
は、
原則
お受
けで
きま
せん
の
で、
予め
ご了承
くださ
い。
最大
で

80%
値引
きし
た選
定製
品が
購入
頂け
ま
す。
販売
促進
コー
ドの
入力
は、
一切
必要
ござ
いま
せ
ん!

-	12.50	SCHOTT WG295	295.00	1.00	#16-404	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT WG295	295.00	2.00	#16-431	¥5,200 購入数量別価格	4 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT WG295	300.00	3.00	#46-416	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT WG295	300.00	3.00	#46-417	¥6,450 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT WG295	300.00	3.00	#66-072	¥14,700 購入数量別価格	6 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG295	295.00	1.00	#14-463	¥12,950 購入数量別価格	6 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG295	295.00	2.00	#14-464	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG295	295.00	3.00	#14-465	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有

-	12.50	SCHOTT WG305	305.00	1.00	#16-405	¥5,200 購入数量別価格	6 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT WG305	305.00	2.00	#16-432	¥5,200 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT WG305	309.00	3.00	#54-646	¥5,200 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT WG305	309.00	3.00	#45-066	¥6,450 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT WG305	309.00	3.00	#66-073	¥14,700 購入数量別価格	10 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG305	305.00	1.00	#14-466	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG305	305.00	2.00	#14-467	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG305	305.00	3.00	#14-468	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT WG320	320.00	1.00	#16-406	¥5,200 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT WG320	320.00	2.00	#16-433	¥5,200 購入数量別価格	4 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT WG320	320.00	3.00	#46-419	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT WG320	320.00	3.00	#46-420	¥6,450 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT WG320	320.00	3.00	#66-074	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG320	320.00	1.00	#14-469	¥12,950 購入数量別価格	7 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG320	320.00	2.00	#14-470	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG320	320.00	3.00	#14-471	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG395	395.00	1.00	#16-407	¥5,200 購入数量別価格	8 個 在庫有

-	12.50	SCHOTT GG395	395.00	2.00	#16-434	¥5,200 購入数量別価格	2 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG395	395.00	3.00	#54-648	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT GG395	395.00	3.00	#46-055	¥6,450 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT GG395	395.00	3.00	#66-077	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG395	395.00	1.00	#14-472	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG395	395.00	2.00	#14-473	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG395	395.00	3.00	#14-474	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.8 x 50.8	-	SCHOTT GG395	395.00	3.00	#46-056	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG400	400.00	1.00	#16-408	¥5,200 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG400	400.00	2.00	#16-435	¥5,200 購入数量別価格	8 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG400	400.00	3.00	#46-422	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT GG400	400.00	3.00	#46-423	¥6,450 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT GG400	400.00	3.00	#66-078	¥14,700 購入数量別価格	12 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG400	400.00	1.00	#14-475	¥12,950 購入数量別価格	9 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG400	400.00	2.00	#14-476	¥12,950 購入数量別価格	9 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG400	400.00	3.00	#14-477	¥12,950 購入数量別価格	14 個 在庫有

-	12.50	SCHOTT GG420	420.00	1.00	#16-409	¥5,200 購入数量別価格	お問い合わせ
-	12.50	SCHOTT GG420	420.00	2.00	#16-436	¥5,200 購入数量別価格	1 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG420	420.00	3.00	#46-425	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT GG420	420.00	3.00	#46-426	¥4,650 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT GG420	420.00	3.00	#66-079	¥14,700 購入数量別価格	16 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG420	420.00	1.00	#14-478	¥12,950 購入数量別価格	6 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG420	420.00	2.00	#14-479	¥12,950 購入数量別価格	12 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG420	420.00	3.00	#14-480	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.8 x 50.8	-	SCHOTT GG420	420.00	3.00	#46-427	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG435	435.00	1.00	#16-410	¥5,200 購入数量別価格	2 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG435	435.00	2.00	#16-437	¥5,200 購入数量別価格	4 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG435	435.00	3.00	#54-649	¥5,200 購入数量別価格	2 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT GG435	435.00	3.00	#32-752	¥6,450 購入数量別価格	10 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT GG435	435.00	3.00	#66-080	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG435	435.00	1.00	#14-481	¥12,950 購入数量別価格	9 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG435	435.00	2.00	#14-482	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有

50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG435	435.00	3.00	#14-483	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.8 x 50.8	-	SCHOTT GG435	435.00	3.00	#32-762	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG455	455.00	1.00	#16-411	¥5,200 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG455	455.00	2.00	#16-438	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG455	455.00	3.00	#54-650	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT GG455	455.00	3.00	#45-068	¥4,650 購入数量別価格	お問い合わせ
-	50.00	SCHOTT GG455	455.00	3.00	#66-081	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG455	455.00	1.00	#14-484	¥12,950 購入数量別価格	7 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG455	455.00	2.00	#14-485	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG455	455.00	3.00	#14-486	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG475	475.00	1.00	#16-412	¥5,200 購入数量別価格	10 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG475	475.00	2.00	#16-439	¥5,200 購入数量別価格	8 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG475	475.00	3.00	#54-651	¥5,200 購入数量別価格	お問い合わせ
-	25.40	SCHOTT GG475	475.00	3.00	#46-057	¥6,450 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT GG475	475.00	3.00	#66-082	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG475	475.00	1.00	#14-487	¥12,950 購入数量別価格	10 個 在庫有

50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG475	475.00	2.00	#14-488	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG475	475.00	3.00	#14-489	¥12,950 購入数量別価格	9 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG495	495.00	1.00	#16-413	¥5,200 購入数量別価格	14 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG495	495.00	2.00	#16-440	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT GG495	495.00	3.00	#54-652	¥5,200 購入数量別価格	お問い合わせ
-	25.40	SCHOTT GG495	495.00	3.00	#32-753	¥6,450 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT GG495	495.00	3.00	#66-083	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG495	495.00	1.00	#14-490	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG495	495.00	2.00	#14-491	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG495	495.00	3.00	#14-492	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG515	515.00	1.00	#16-414	¥5,200 購入数量別価格	12 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG515	515.00	2.00	#16-441	¥5,200 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG515	515.00	3.00	#54-653	¥5,200 購入数量別価格	7 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT OG515	515.00	3.00	#45-069	¥6,450 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT OG515	515.00	3.00	#66-085	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG515	515.00	1.00	#14-493	¥12,950 購入数量別価格	7 個 在庫有

50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG515	515.00	2.00	#14-494	¥12,950 購入数量別価格	7 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG515	515.00	3.00	#14-495	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG530	530.00	1.00	#16-415	¥5,200 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG530	530.00	2.00	#16-442	¥5,200 購入数量別価格	7 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG530	530.00	3.00	#54-654	¥5,200 購入数量別価格	お問い合わせ
-	25.40	SCHOTT OG530	530.00	3.00	#46-059	¥4,650 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT OG530	530.00	3.00	#66-086	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG530	530.00	1.00	#14-496	¥12,950 購入数量別価格	6 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG530	530.00	2.00	#14-497	¥12,950 購入数量別価格	6 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG530	530.00	3.00	#14-498	¥12,950 購入数量別価格	10 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG550	550.00	1.00	#16-416	¥5,200 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG550	550.00	2.00	#16-443	¥5,200 購入数量別価格	4 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG550	550.00	3.00	#54-655	¥5,200 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT OG550	550.00	3.00	#32-754	¥6,450 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT OG550	550.00	3.00	#66-088	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG550	550.00	1.00	#14-499	¥12,950 購入数量別価格	7 個 在庫有

50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG550	550.00	2.00	#14-500	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG550	550.00	3.00	#14-502	¥12,950 購入数量別価格	7 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG570	570.00	1.00	#16-417	¥5,200 購入数量別価格	7 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG570	570.00	2.00	#16-444	¥5,200 購入数量別価格	2 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG570	570.00	3.00	#54-656	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT OG570	570.00	3.00	#46-061	¥4,650 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT OG570	570.00	3.00	#66-090	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG570	570.00	1.00	#14-505	¥12,950 購入数量別価格	14 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG570	570.00	2.00	#14-506	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG570	570.00	3.00	#14-507	¥12,950 購入数量別価格	2 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG590	590.00	1.00	#16-418	¥5,200 購入数量別価格	9 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG590	590.00	2.00	#16-445	¥5,200 購入数量別価格	9 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT OG590	590.00	3.00	#54-657	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT OG590	590.00	3.00	#46-063	¥6,450 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT OG590	590.00	3.00	#66-092	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG590	590.00	1.00	#14-508	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有

50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG590	590.00	2.00	#14-509	¥12,950 購入数量別価格	12 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG590	590.00	3.00	#14-510	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.8 x 50.8	-	SCHOTT OG590	590.00	3.00	#46-064	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG610	610.00	1.00	#16-419	¥5,200 購入数量別価格	4 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG610	610.00	2.00	#16-446	¥5,200 購入数量別価格	8 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG610	610.00	3.00	#46-428	¥5,200 購入数量別価格	お問い合わせ
-	25.40	SCHOTT RG610	610.00	3.00	#46-429	¥6,450 購入数量別価格	15 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT RG610	610.00	3.00	#66-094	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG610	610.00	1.00	#14-511	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG610	610.00	2.00	#14-512	¥12,950 購入数量別価格	10 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG610	610.00	3.00	#14-513	¥12,950 購入数量別価格	10 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG630	630.00	1.00	#16-420	¥5,200 購入数量別価格	3 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG630	630.00	2.00	#16-447	¥5,200 購入数量別価格	9 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG630	630.00	3.00	#54-658	¥5,200 購入数量別価格	12 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT RG630	630.00	3.00	#32-755	¥4,650 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT RG630	630.00	3.00	#66-096	¥14,700 購入数量別価格	4 個 在庫有

50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG630	630.00	1.00	#14-514	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG630	630.00	2.00	#14-515	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG630	630.00	3.00	#14-516	¥12,950 購入数量別価格	7 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG645	645.00	1.00	#16-421	¥5,200 購入数量別価格	1 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG645	645.00	2.00	#16-448	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG645	645.00	3.00	#64-512	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT RG645	645.00	3.00	#64-513	¥4,650 購入数量別価格	14 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT RG645	645.00	3.00	#66-097	¥14,700 購入数量別価格	16 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG645	645.00	1.00	#14-517	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG645	645.00	2.00	#14-518	¥12,950 購入数量別価格	9 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG645	645.00	3.00	#14-519	¥12,950 購入数量別価格	11 個 在庫有

50.8
x
50.8

-

SCHOTT
RG645

645.00

3.00

[#64-514 在
庫処分品](#)

¥8,350

お問い合わせ

—

在庫
処分
品

数量
限定
のため、

製品
の掲

載が
消え

る前

にお
買い

求め
くだ

さ
い。

製造
不良

以外の
返

品
は、

原則
お受

けで
きま

せん
の

で、
予め

ご了承
承く

ださい。
最大

で

80%
値引
きし
た選
定製
品が
購入
頂け
ま
す。
販売
促進
コー
ドの
入力
は、
一切
必要
ござ
いま
せ
ん!

-	12.50	SCHOTT RG665	665.00	1.00	#16-422	¥5,200 購入数量別価格	3 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG665	665.00	2.00	#16-449	¥5,200 購入数量別価格	お問い合わせ
-	12.50	SCHOTT RG665	665.00	3.00	#54-659	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT RG665	665.00	3.00	#45-070	¥6,450 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT RG665	665.00	3.00	#66-099	¥14,700 購入数量別価格	3 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG665	665.00	1.00	#14-520	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG665	665.00	2.00	#14-521	¥12,950 購入数量別価格	9 個 在庫有

50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG665	665.00	3.00	#14-522	¥12,950 購入数量別価格	9 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG695	695.00	1.00	#16-423	¥5,200 購入数量別価格	8 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG695	695.00	2.00	#16-450	¥5,200 購入数量別価格	4 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG695	695.00	3.00	#54-660	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT RG695	695.00	3.00	#32-756	¥4,650 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT RG695	695.00	3.00	#66-100	¥14,700 購入数量別価格	14 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG695	695.00	1.00	#14-523	¥12,950 購入数量別価格	11 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG695	695.00	2.00	#14-524	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG695	695.00	3.00	#14-525	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG715	715.00	1.00	#16-424	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG715	715.00	2.00	#16-451	¥5,200 購入数量別価格	6 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG715	715.00	3.00	#54-661	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT RG715	715.00	3.00	#46-065	¥7,350 購入数量別価格	15 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT RG715	715.00	3.00	#66-101	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG715	715.00	1.00	#14-526	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG715	715.00	2.00	#14-527	¥12,950 購入数量別価格	6 個 在庫有

50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG715	715.00	3.00	#14-528	¥12,950 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG9	726.00	1.00	#16-425	¥5,200 購入数量別価格	11 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG9	726.00	2.00	#16-452	¥5,200 購入数量別価格	15 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG9	726.00	3.00	#16-457	¥5,200 購入数量別価格	6 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT RG9	726.00	3.00	#84-903	¥4,900 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT RG9	726.00	3.00	#16-458	¥14,700 購入数量別価格	8 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG9	726.00	1.00	#14-529	¥12,950 購入数量別価格	7 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG9	726.00	2.00	#14-530	¥12,950 購入数量別価格	7 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG9	726.00	3.00	#14-531	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG780	780.00	1.00	#16-426	¥5,200 購入数量別価格	4 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG780	780.00	2.00	#16-453	¥5,200 購入数量別価格	2 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG780	780.00	3.00	#54-662	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT RG780	780.00	3.00	#32-757	¥7,350 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT RG780	780.00	3.00	#66-104	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG780	780.00	1.00	#14-532	¥12,950 購入数量別価格	9 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG780	780.00	2.00	#14-533	¥12,950 購入数量別価格	5 個 在庫有

50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG780	780.00	3.00	#14-534	¥12,950 購入数量別価格	4 個 在庫有
50.8 x 50.8	-	SCHOTT RG780	780.00	3.00	#32-767	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG830	830.00	1.00	#16-427	¥5,200 購入数量別価格	9 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG830	830.00	2.00	#16-454	¥5,200 購入数量別価格	12 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG830	830.00	3.00	#54-663	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT RG830	830.00	3.00	#32-758	¥4,650 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT RG830	830.00	3.00	#66-106	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG830	830.00	1.00	#14-535	¥12,950 購入数量別価格	12 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG830	830.00	2.00	#14-536	¥12,950 購入数量別価格	9 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG830	830.00	3.00	#14-537	¥12,950 購入数量別価格	13 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG850	850.00	1.00	#16-428	¥5,200 購入数量別価格	6 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG850	850.00	2.00	#16-455	¥5,200 購入数量別価格	14 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG850	850.00	3.00	#54-664	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT RG850	850.00	3.00	#32-759	¥9,100 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT RG850	850.00	3.00	#66-107	¥14,700 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG850	850.00	1.00	#14-538	¥13,300 購入数量別価格	7 個 在庫有

50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG850	850.00	2.00	#14-539	¥13,300 購入数量別価格	7 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG850	850.00	3.00	#14-540	¥13,300 購入数量別価格	6 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG1000	1,000.00	1.00	#16-429	¥5,200 購入数量別価格	1 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG1000	1,000.00	2.00	#16-456	¥5,200 購入数量別価格	6 個 在庫有
-	12.50	SCHOTT RG1000	1,000.00	3.00	#54-665	¥5,200 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
-	25.40	SCHOTT RG1000	1,000.00	3.00	#32-760	¥6,450 購入数量別価格	5 個 在庫有
-	50.00	SCHOTT RG1000	1,000.00	3.00	#66-108	¥14,700 購入数量別価格	7 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG1000	1,000.00	1.00	#14-541	¥12,950 購入数量別価格	8 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG1000	1,000.00	2.00	#14-542	¥12,950 購入数量別価格	6 個 在庫有
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG1000	1,000.00	3.00	#14-543	¥12,950 購入数量別価格	9 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com