


[全製品](#) / [オプティクス](#) / [ウインドウ & 拡散板](#) / [UV & IR用ウインドウ](#)

貫通穴付きサファイアウインドウ

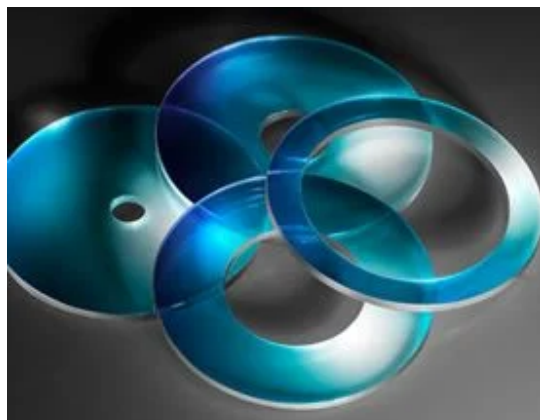

- 25.4mm径のサファイア基板
- 3.2 - 19.1mm の貫通穴直径
- 0.33 - 5.5 μ mで高透過率

共通仕様

ウインドウのタイプ:	Crystal		
直径 (mm):	25.40 \pm 0.127		
全厚 (mm):	1.00 \pm 0.127	平行度 (分):	\leq 3.5
面取り:	Protective as needed	ポアソン比:	0.27
ヤング率 (GPa):	435	ヌープ硬度 (kg/mm ²):	1,900.00
コーティング:	Uncoated	基板:	Sapphire (Al ₂ O ₃)

屈折率 (n_d):	1.77	表面品質 (キズ-ブツ):	80-50
アッベ数 (v_d):	72.24	面粗さ (μm):	0.1 per Inch
複屈折 (n_o-n_e):	0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis	軸方向:	Random
波長範囲 (nm):	330 - 5500	平面度 (P-V):	2λ (typical)
比重 (g/cm^3):	3.97	熱膨張係数 CTE ($\times 10^{-6}/^\circ\text{C}$):	8.8

技術情報

製品

直径 (mm)	貫通 穴直 径 (mm)	全厚 (mm)	コーティ ング	商 品コ ー ド	価格 (税別)	カートに入れる
25.40	3.20	1.00	Uncoated	#17-215	¥18,650 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
25.40	6.35	1.00	Uncoated	#17-214	¥18,650 購入数量別価格	20+ 個 在庫有
25.40	12.70	1.00	Uncoated	#17-213	¥18,650 購入数量別価格	6 個 在庫有
25.40	19.10	1.00	Uncoated	#17-212	¥18,650 購入数量別価格	20+ 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F

[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地

電話: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com