


[全製品](#) / [オプティクス](#) / [光学レンズ](#) / [非球面レンズ](#) / [ガラス研磨](#)

TECHSPEC® 両面非球面レンズ

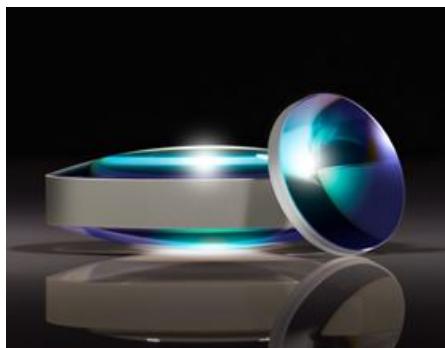

- 1Xの倍率用にデザイン
- 有限系アプリケーションに最適
- 10 から 50mm の直径オプション
- 特注のコーティングやサイズにも対応

共通仕様


物理的および機械的特性

偏芯 (分):	<3	コバ厚 ET (mm):	5
面取り:	None		

光学的特性

基板:	N-BK7	非球面設計波長 (nm):	587.6	非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:	0.4λ RMS and 2λ PV
コーティング:	Uncoated	表面品質 (キズ-ヅツ):	40-20		
Fナンバー:	1.00	波長範囲 (nm):	330 - 2400		

技術情報

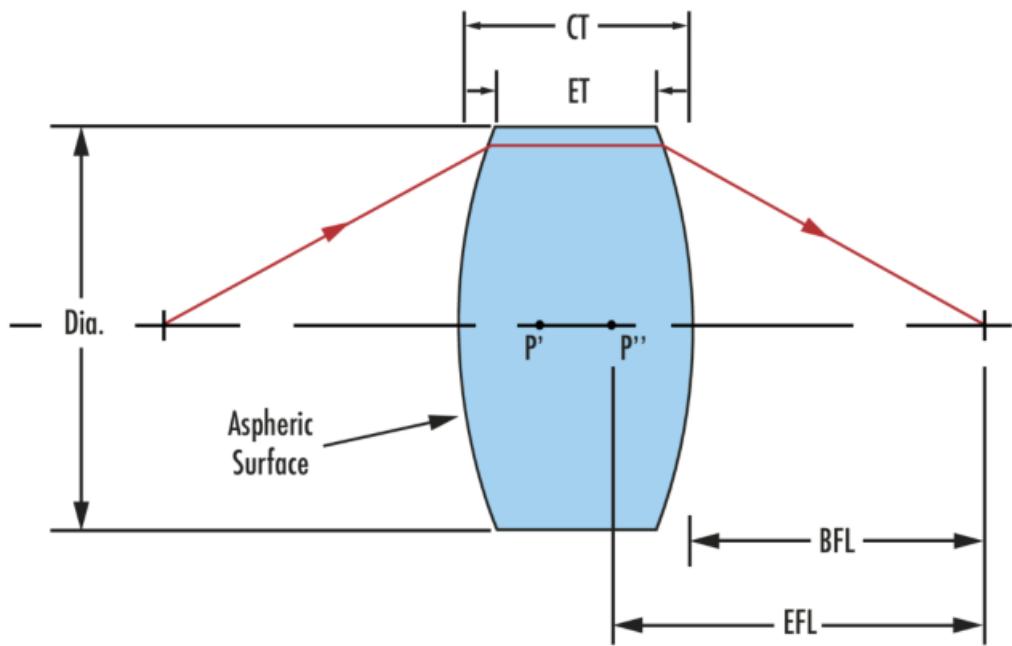

製品

直径 (mm)	EFL (mm)	コーティング	商品コード	価格 (税別)	カートに入れる
10.00	10.00	Uncoated	#18-414	¥41,921 購入数量別価格	14 個 在庫有
12.50	12.50	Uncoated	#18-417	¥50,161 購入数量別価格	5 個 在庫有
25.00	25.00	Uncoated	#18-420	¥68,186 購入数量別価格	12 個 在庫有
50.00	50.00	Uncoated	#18-423	¥108,150 購入数量別価格	20+ 個 在庫有



Copyright 2023, エド蒙ド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
電話: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com