


[全製品](#) / [オプトメカニクス](#) / [ベンチトップ用光学マウント](#) / [ミラーマウント](#)

超精密キネマティックマウント

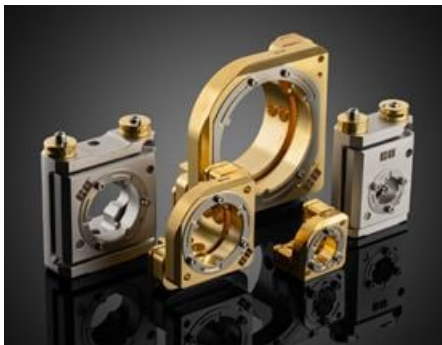

- 低波面歪みのマウンティング
- ロック可能な100TPI (0.25mmピッチ) の細目送りねじで高精度と長期安定性を実現
- 標準的な背面操作型とスペース効率の高い上操作型バージョン

共通仕様

光学部品のタイプ:

Circular

技術情報

製品

固定可能な 光学部品の サイズ (mm)	光軸 高さ (mm)	調節 ねじの 本数	構造	商 品 コ ー ド	価格 (税別)	カートに入れる
12.50 - 12.70	12.70	2X Rear	Brass Plates and Stainless Steel Screws	#28- 746	¥29,400	3 個 在庫有
25.00 - 25.40	25.40	2X Rear	Brass Plates and Stainless Steel Screws	#28- 747	¥38,950	3 個 在庫有
50.00 - 50.80	38.10	2X Rear	Brass Plates and Stainless Steel Screws	#28- 748	¥50,000	2 個 在庫有
12.50 - 12.70	19.05	2X Top	Stainless Steel Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings	#28- 749	¥62,750	2 個 在庫有
25.00 - 25.40	25.40	2X Top	Stainless Steel Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings	#28- 750	¥67,500	3 個 在庫有



Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
電話: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com